

Datenblatt

2021-08-17


LWL-Breakoutkabel



100%ige
Qualitätskontrolle



Cable Profile

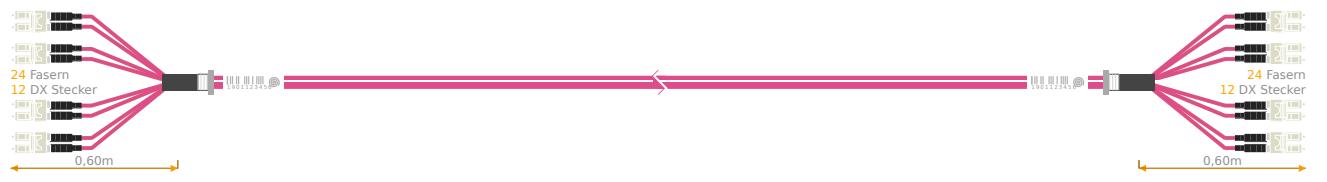

Stecker Seite A



Kabelquerschnitts schema



Stecker Seite B

Stecker A		Stecker B	
LC/UPC Multimode DX		LC/UPC Multimode DX	
IEC 61754-20, JIS C 5964-20		IEC 61754-20, JIS C 5964-20	
Seikoh Giken		Seikoh Giken	
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert		Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	
-40°C bis +75°C		-40°C bis +75°C	
Kunststoff / beige		Kunststoff / beige	
500		500	
≤ 0,20 dB		≤ 0,20 dB	
schwarz		schwarz	
0,60m		0,60m	
Verschraubung inkl. Gegenmutter		Verschraubung inkl. Gegenmutter	

Kabel

Kabeltyp	I-V(ZN)HH	Hersteller	Leoni
Faseranzahl	24	Faserklasse	OM4 BI
Außendurchmesser	14,2mm	Kabelfarbe	erikaviolett
Außenmantelmaterial	FRNC	Zugkraft	1000N
Kabelgewicht	200Kg/km	Betriebstemperatur	-25°C bis +70°C
CPR Klassifizierung	empty-parameter-value		