

©



A

B

C

D

E

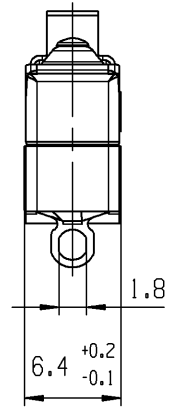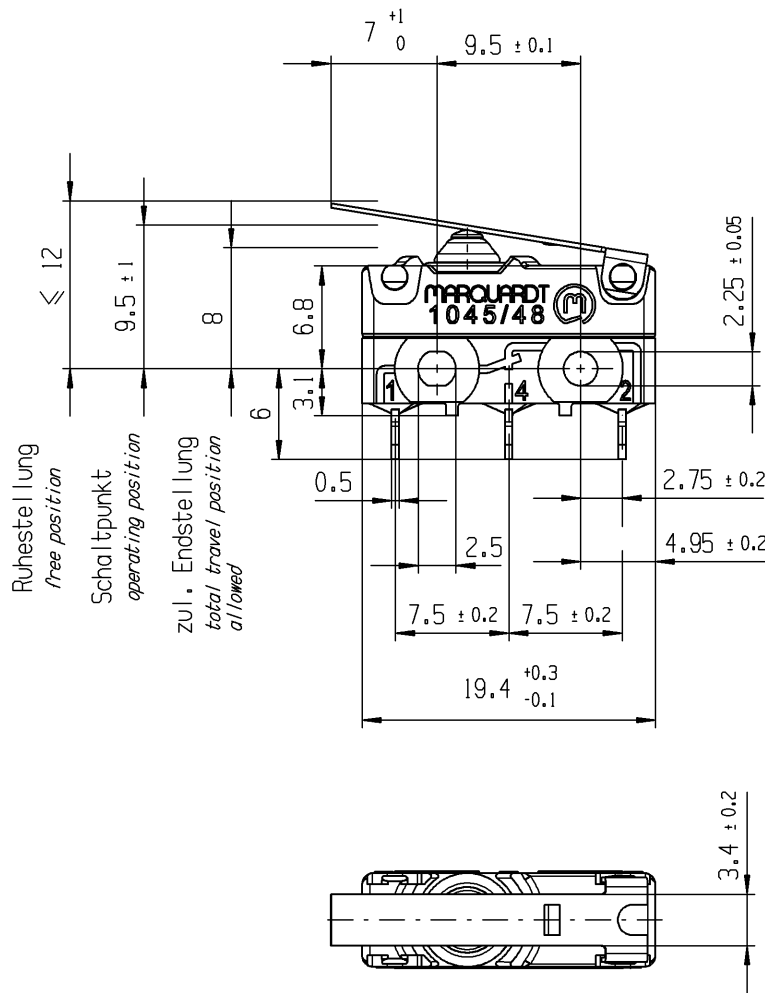

Aufschrift
Marking

MARQUARDT 
1045/48

1045 RC20
0182
6111A 250V AC 3E4
μ


Herstellungscod:
Ort/Jahr/Monat/Tag
Code of manufacture:
place/year/month/day

Auf Verpackung: On box: G

RCXX entspricht/ corresponds



NC NO
2 4

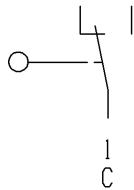

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft
actuating force

≤ 2 N

Rueckschaltkraft
release force

≥ 0.5 N


Differenzweg
movement differential

≤ 0.7 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529
protection class acc. to EN 60529

IP 67

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

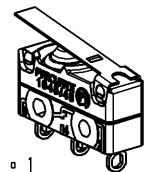

1:1

-	---	---	1045.5112-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI
General tolerances			
All dimensions are in millimetres	Shape and location  0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance  +0.25 +0.1 0 -0.25
c	130794	2020-06-17	HHE
b	128229	2019-09-24	LEK
a	83090	2013-03-11	BRC
	79865	2012-09-19	BRC
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
Sheet 01		Ident. K	Document number 10455112
Format DIN A4		Projection 	Scale 2:1
System NX V11.0		snap action switch	
Replacement of		 MARQUARDT	