


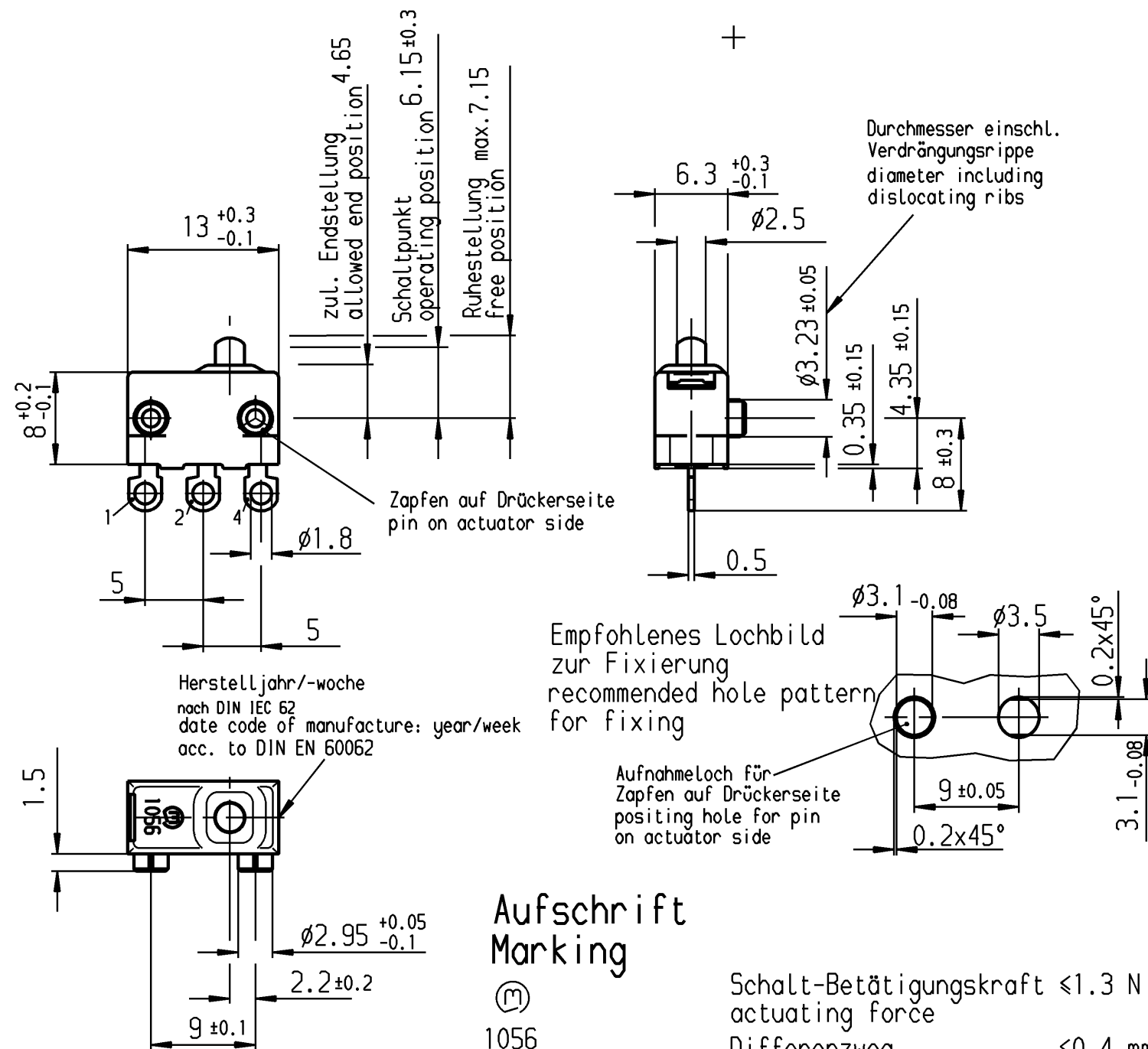

Aufschrift Marking

Ⓜ
1056

Schalt-Betätigungskraft ≤1.3 N
actuating force
Differenzweg ≤0.4 mm
movement differential
Rückschaltkraft ≥0.5 N
release force

Fehlende Angaben siehe Bild I
missing data see figure I

Empfohlenes Lochbild zur Fixierung
recommended hole pattern for fixing

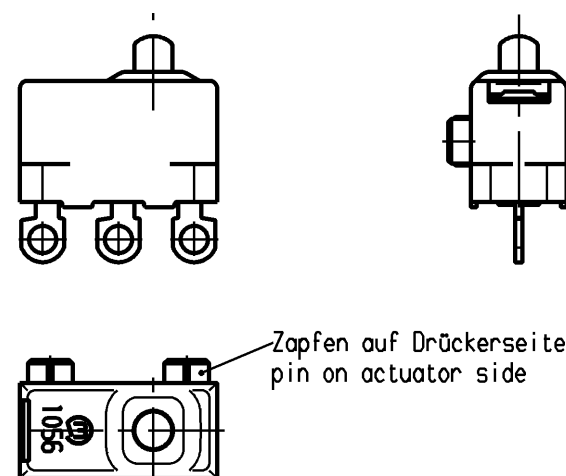
 


Bild II
figure II

						Wechsler 1-polig single pole changeover		Au - Au		II		1056.0352					
								Au - Au		I		1056.0351-02					
						Schaltart SWITCHING MODE		Kontaktpaarung CONTACT MATING		Bild FIGURE		Erzeugnisnummer-PI ITEM- PI					
Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS										PROJECTION		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES										Original DIN A3		Maßstab SCALE 2:1		K 1056.0351	
		bis/UP TO 6		über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30											
		0.1															
d	23647	22.11.95	gr	i								Schnappschalter snap action switch					
c	23556	27.10.95	gr	h													
b	23330	20.04.95	gr	g	71501	26.11.10	Sb										
a	23234	14.03.95	gr	f	24342	11.11.96	gr										
				e	23767	08.03.96	gr										
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			