


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

©

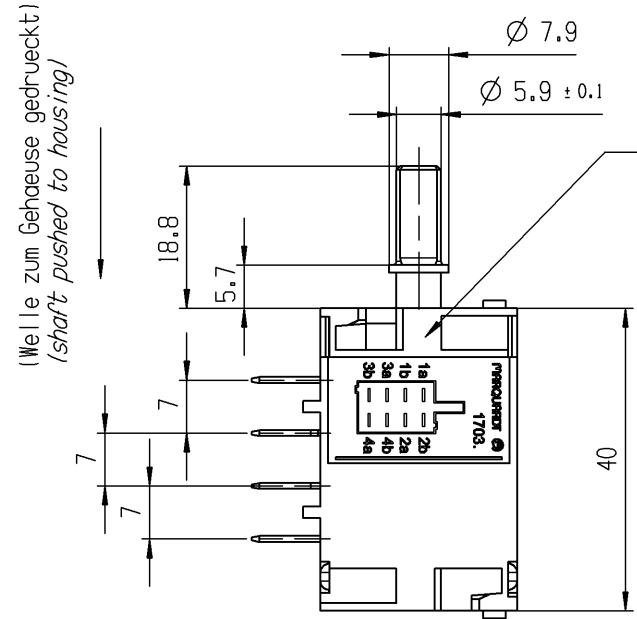


Aufschrift C
(Seite beliebig)
marking C
(side optional)

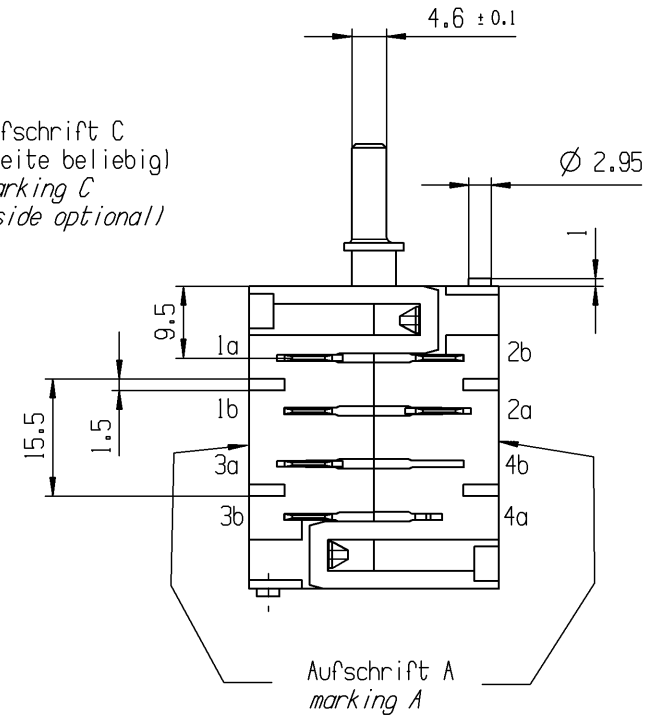


Aufschrift A
marking A

Aufschrift A eingespritzt:
marking A injected:

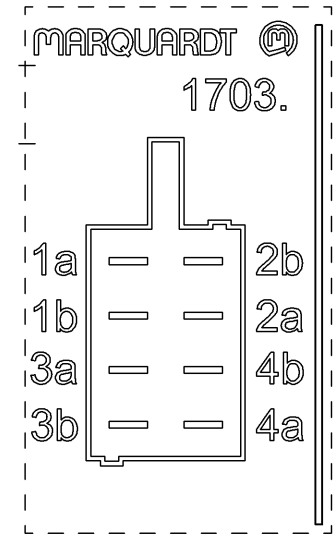

Aufschrift B bedruckt:
marking B printed:

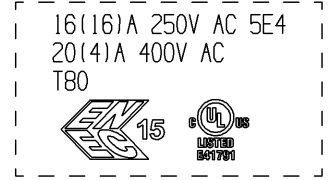

Aufschrift C gepreßt:
marking C stamped:
Herstellort -jahr/-woche (TJJWW)
code of manufacture: place/year/week (Tyyww)


Aufschrift D bedruckt:
marking D printed:
XXXXXX

Kundenartikel Nr. siehe Variantentabelle
Customer Part No. see variant table


Aufschrift auf Verpackung:
marking on box :
XXXXXX
Kundenartikel Nr. siehe Variantentabelle
Customer Part No. see variant table

Lieferzustand immer in Aus-Stellung
delivery condition always in OFF -position


Welle in Position 0 gezeichnet
shaft shown in position 0

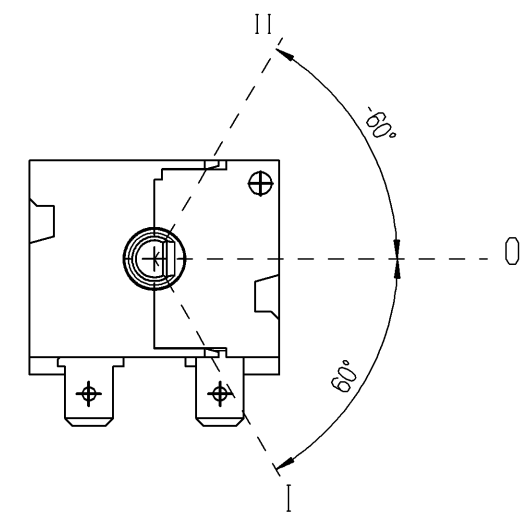

Aufschrift B
(Seite beliebig)
marking B
(side optional)

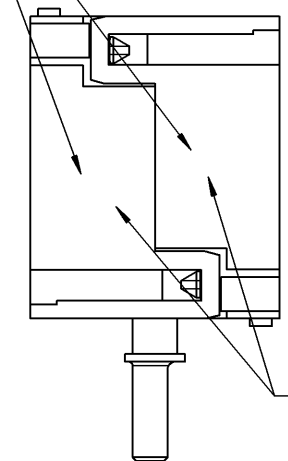

Aufschrift D
(Seite beliebig)
marking D
(side optional)

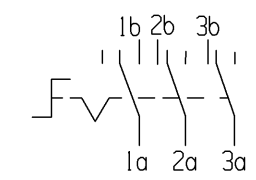


Position position	Winkel° angle°	Verbindung zwischen Anschlüssen connection between terminals			
		1a/1b	2a/2b	3a/3b	4a/4b
II	-60°				
0	0°				
I	60°				


Endschlag bei $-70^\circ \pm 4^\circ$ und $70^\circ \pm 4^\circ$
end stop at $-70^\circ \pm 4^\circ$ and $70^\circ \pm 4^\circ$

Betaetigungsmoment ca. 35 Ncm
actuating torque approx. 35 Ncm

Drehschalter 3-polig
fuer Gerate der Klasse II geeignet

 Rotary Switch 3 pole
suitable for appliances of class II

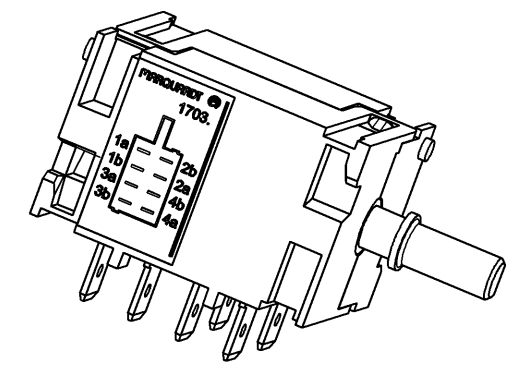

-		-				6506230		1703.4101-XX				
Figure		Type				Customer Part No.		Art.No.-PI				
Shape and location  		Angle $\pm 2^\circ$		Length		Radii		Sheet 01		Ident. K	Document number 17034101	Index d
		Edge tolerance	0-6	± 0.15	$\pm$	0-6	$\pm$	Format DIN	Projection 			
			>6-15	± 0.2	$\pm$	>6-15	$\pm$					
			>15-30	± 0.25	$\pm$	>15-30	$\pm$					
			>30-70	± 0.4	$\pm$	>30-200	$\pm 10\%$					
			>70-120	$\pm$	$\pm$		$\pm$					
			>120-200	$\pm$	$\pm$		$\pm$					
			$\pm$	$\pm$		$\pm$						
	$\pm$	$\pm$		$\pm$								
d	150397	2023-11-22		HHE		All dimensions are in millimetres		System NX V2007 Replacement of V07197110		Appliance switch  MARQUARDT		
c	96138	2015-06-02		HHE								
b	95219	2015-05-06		HHE								
a	73385	2011-06-01		MUT								
Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by								